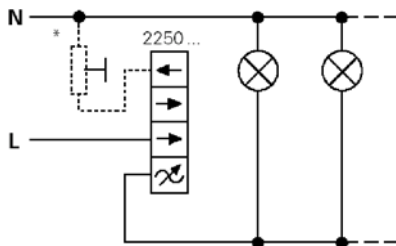
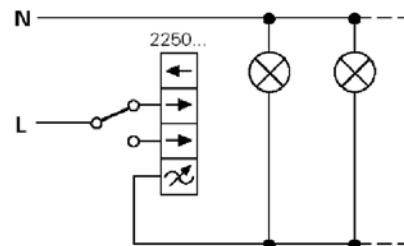


2250 U

Busch-Dimmer®

Idėmiai perskaitykite instrukcija !**Šviesos reguliatorius, skirtas kaitrinėms ir 230 V halogeninėms lempoms****Pajungimo schema****Pav. 1**


* Įtampos daviklis

Pav. 2

Šviesos reguliatorius gali būti naudojamas įjungimo iš dviejų ir daugiau vietų schemose; jei šviesos reguliatorius naudojamas kaip viena valdymo vieta, tada fazinis laidas jungiamas prie bet kurio vieno "rodyklė į viršų" pažymėto gnybto;

Pav. 3

Reguliatoriaus galios priklausomybės nuo aplinkos temperatūros diagrama.

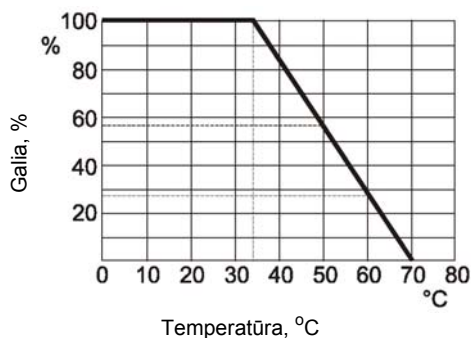**Techninės charakteristikos**

Įtampa	230 V ~ ± 10%, 50 Hz
Maksimali galia	600 W/VA
Minimali galia	60 W/VA
Trumpojo jungimo apsauga	saugiklis T 3,15 H
Apsauga nuo perkrovos	termoribotuvai
Darbinė temperatūra	nuo 0°C iki +35°C (žiūr. pav. 3)

Bendra informacija***DĖMESIO!***

Darbus 230 V įtampos tinkle gali atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos specialistai!

Darbinė temperatūra

Veikimo metu šviesos reguliatorius šyla. Pateikta nominali reguliatoriaus galia yra tikra tada, kai reguliatorius montuojamas masyvioje plytinėje arba betoninėje sienoje. Montuojant reguliatorių korėto betono, medinėse arba gipskartono sienose pajungiamą galią turi būti sumažinta 20%. Taip pat pajungiamų šviestuvų galią reikia mažinti tada, kada keli šviesos reguliatoriai montuojami vienas šalia kito arba kai netoliese yra kitas šilumos šaltinis. Padidintos temperatūros patalpose pajungiamą galią reikia mažinti pagal pav. 3 pateiktą diagramą. Esant 50 °C temperatūrai reguliatoriaus galia sumažėja iki 57%; esant 60 °C – iki 28%.

DĖMESIO!

Esant aukštesnei negu rekomenduojama temperatūrai privaloma sumažinti šviestuvų galią, todėl, kad reguliatorius gali sugesti.

Montažas

DĖMESIO!

Prieš montuodami prietaisą išjunkite įtampą!

Šviesos reguliatorius 2250 U montuojamas potinkinio montažo dėžutėse DIN 49073-1 arba atitinkamuose korpusuose virštinkiniam montažui. Regulatorių jungti pagal schemą pav. 1 (valdymas iš vienos vietos) arba pav. 2 (valdymas iš dviejų vietų).

Pasukama rankenėlė su pašvietimu

Pašvietimo lempuotę su spyruokliniais kontaktais uždedama ant vidurinių jungimo gnybtų (lempuotės išsikišimu link reguliatoriaus centro). Uždėjus centrinę plokštelę ją pritvirtinti specialia veržle, po to uždėti pasukamą rankenėlę.

Norėdami nuimti pasukamą rankenėlę atsargiai traukite link savęs tuo pat metu sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Eksplotacija

Šviesa įjungžiama paspaudus pasukamą rankenėlę, šviesos ryškumas nustatomas pasukant rankenėlę I vieną arba kitą pusę. Nepersukite rankenėlės per kraštinių padėčių ribokšlius.

Saugiklio keitimas

Saugiklį T 3,15 H galima pakeisti neišmontavus reguliatoriaus priekinėje reguliatoriaus pusėje.

- Pasukite saugiklio laikiklį pagal laikrodžio rodyklę ir iš jo korpuso ištraukite saugiklį
- Pakeiskite sugedusį saugiklį nauju ir užfiksuokite saugiklio laikiklį jį spustelėje ir pasukdami prieš laikrodžio rodyklę